


EPIC® DATA PB M12T

M12 T-splitter, afgeschermd voor PROFIBUS

Compacte en volledige industriestandaard M12 (B-codering) T-connector voor universeel gebruik binnen PROFIBUS netwerken. Voor gebruik onder zware omstandigheden (IP67).

Info

Voor industriële toepassingen

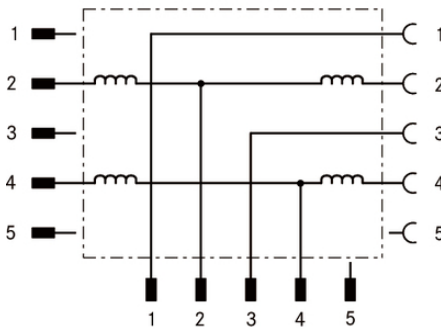

Benodigde ruimte



Montagetijd



Automation

Voordelen

Kostenefficiënte bekabeling van PROFIBUS installaties
 Ruimtebesparend dankzij compacte afmetingen
 Robuust ontwerp

Toepassing

Engineering

Bijzonderheden

Voor PROFIBUS stubs
 Afgeschermd uitvoering

Opmaak

4-pin PROFIBUS T-connector
 M12-connector (M) op M12-connector (V) en M12-connector (V)

EPIC® DATA PB M12T

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002585 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Passive sensor-actuator interface
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002585 ETIM 6.0 Class-Description: Passieve sensor-/actor-verdeler
Materiaal:	Contactmateriaal: CuSn Coating van de contacten: Ni/Au Materiaal inzetstuk: PUR Bevestigingsmoer: vernikkeld messing Connectorbehuizing: PUR Afdichting: VITON®
Veiligheidsklasse:	IP 67
Omgevingstemperatuur:	Stekker/contrastekker -25°C tot +80°C
Codering:	B (inverse)
Toegestane stroom (A):	4 A

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

EPIC® DATA PB M12T

Artikelnummer	Artikelbenaming	Aantal pinnen	Nominale spanning (V)	VE
T-splitter				
22260761	AB-C2-M12T-2XM12FS PB	4	60	1

Laatste update (31.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappnelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16